



★ RAE40-XL-NPP-B

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008500200000

Spannlager RAE...-XL-NPP-B

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

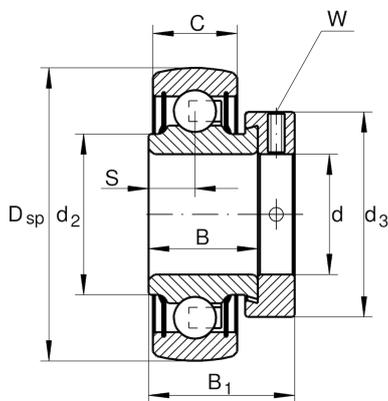

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	80 mm	Außendurchmesser
B	30,2 mm	Breite
B ₁	43,8 mm	Breite über Spannelement
n _{G Grease}	10.300 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	32.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	19.800 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	1.030 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,63 kg	Gewicht

Abmessungen

C	21 mm	Breite des Außenringes
S	11 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₂	49,4 mm	Borrdurchmesser des Innenringes Dichtung
d ₃	58 mm	Außendurchmesser Spanning/Mutter
W	5 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	13,6	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------