



★ RALE25-XL-NPP

Spannlager


Schaeffler Material-Nummer:
0008177590000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager RALE...NPP, zylindrischer
Außenring, Befestigung durch
Exzentringspannung, beidseitig P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

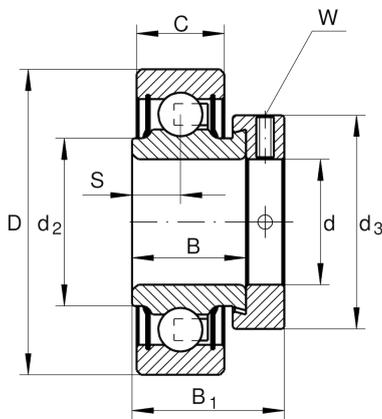

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
D	47 mm	Außendurchmesser
B	17,5 mm	Breite
B ₁	25,5 mm	Breite über Spannelement
C _r	10.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	5.900 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	280 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,13 kg	Gewicht

Abmessungen

C	12 mm	Breite des Außenringes
S	6 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₂	30 mm	Borrdurchmesser des Innenringes Dichtung
d ₃	36 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
W	2,5 mm	Schlüsselweite

Berechnungsfaktoren

f ₀	14,6	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------