



## ★ RCJY90-XL

### Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:  
0008146100000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten RCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

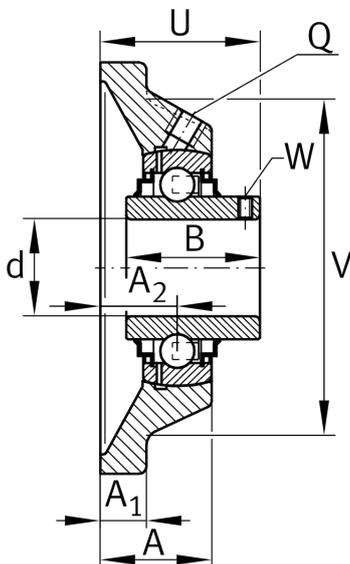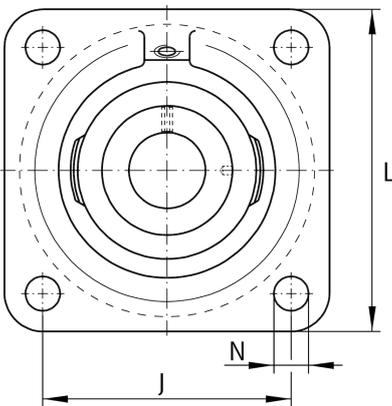

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	90 mm	Bohrungsdurchmesser
L	235 mm	Breite Flansch
U	80,1 mm	Gesamthöhe Einheit
C <sub>r</sub>	109.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	79.000 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	2.700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	9,24 kg	Gewicht

### Abmessungen

A	39,8 mm	Höhe Gehäuse
A <sub>1</sub>	22 mm	Dicke Flansch
A <sub>2</sub>	23,8 mm	Abstand Laufbahnmitte
B	96 mm	Breite
V	200 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
Q	Rp1/8	Anschlußgewinde Schmierung

### Anschlußmaße

J	187 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	23 mm	Befestigungsbohrung
n	4	Anzahl Anschraubbohrungen

### Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
CJ18	Gehäuse
GYE90-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung