



FAG

★ UC207


Spannlager

Schaeffler Material-Nummer:
0693440350000

★ Vorzugsprodukt

Spannlager UC, sphärischer Außenring,
Befestigung durch Gewindestifte,
beidseitig RSR-Dichtung

Technische Informationen

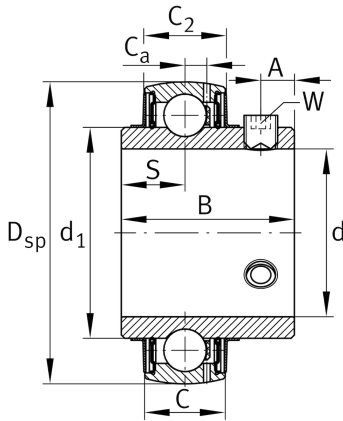

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D _{SP}	72 mm	Außendurchmesser
B	42,9 mm	Breite
n _{G Grease}	11.700 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
C _r	27.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	15.300 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	800 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,46 kg	Gewicht

Abmessungen

C	20 mm	Breite des Außenringes
C ₂	20,6 mm	Breite über Dichtungen
S	17,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
d ₁	46,84 mm	Borrdurchmesser des Innenringes
C _a	5,7 mm	Abstand Schmierbohrung
A	7 mm	Gewindeabstand
W	4 mm	Schlüsselweite

Zusätzliche Informationen

f ₀	13,8	Berechnungsfaktor
----------------	------	-------------------