



★ GLCTE20-XL

Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:
0008313440000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten GLCTE, Zweiloch-
Flanschlager-Gehäuseeinheiten,
Grauguss, Exzentrerspannung, P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

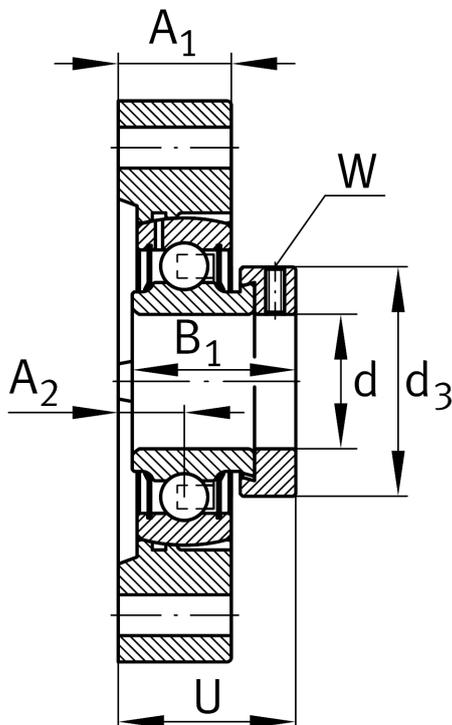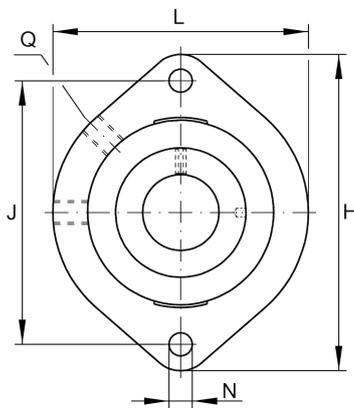

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
L	66,5 mm	Breite Flansch
H	90,5 mm	Höhe Flansch
U	33 mm	Gesamthöhe Einheit
C_r	13.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	6.600 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	345 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,47 kg	Gewicht

Abmessungen

A_1	17 mm	Dicke Flansch
A_2	9,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
B_1	31 mm	Breite über Spannelement
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
d_3	33 mm	Außendurchmesser Exzentrerspannung

Anschlußmaße

J	71,4 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	9 mm	Befestigungsbohrung
n	2	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
GLCTE04	Gehäuse
GRAE20-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung