

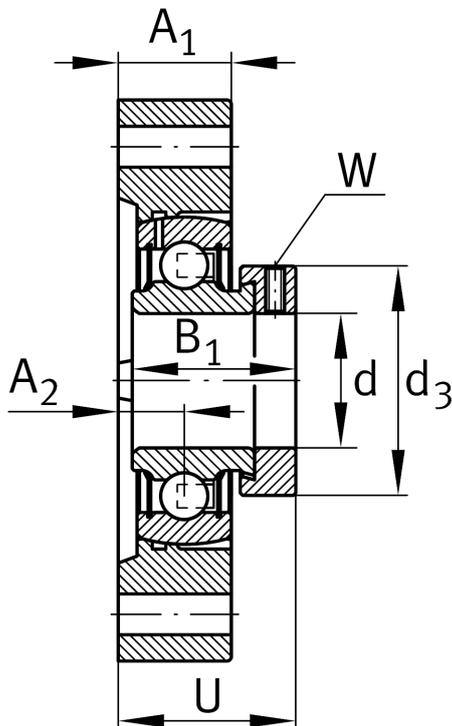
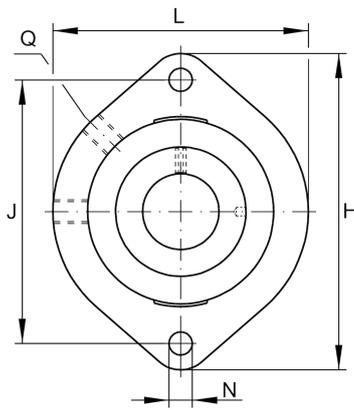
**GLCTE30-TV-FA125.5**

Flanschlagergehäuseeinheit

Schaeffler Material-Nummer:
0574653980000

Flanschlagergehäuseeinheit GLCTE..-TV

Technische Informationen

**Hauptabmessungen und Leistungsdaten**

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
L	84 mm	Breite Flansch
H	112,5 mm	Höhe Flansch
U	38,3 mm	Gesamthöhe Einheit
C_r	17.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	9.200 N	Statische Tragzahl, radial
C_{0rG}	12.000 N	Tragfähigkeit (Gehäuse)
C_g	12.000 N	Tragfähigkeit (Gehäuse)
	0,47 kg	Gewicht

Abmessungen

A_1	20,5 mm	Dicke Flansch
A_2	11,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
B_1	35,8 mm	Breite über Spannelement
Q	1/4-28 UNF	Anschlußgewinde Schmierung
d_3	44 mm	Außendurchmesser Exzenterspannring

Anschlußmaße

J	90,5 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	11,5 mm	Befestigungsbohrung
n	2	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
GEH.GLCTE06-TV	Gehäuse
GRAE30-NPP-B-FA107/125.5	Lagerbezeichnung
KASK06-S-G	Schutzkappe