

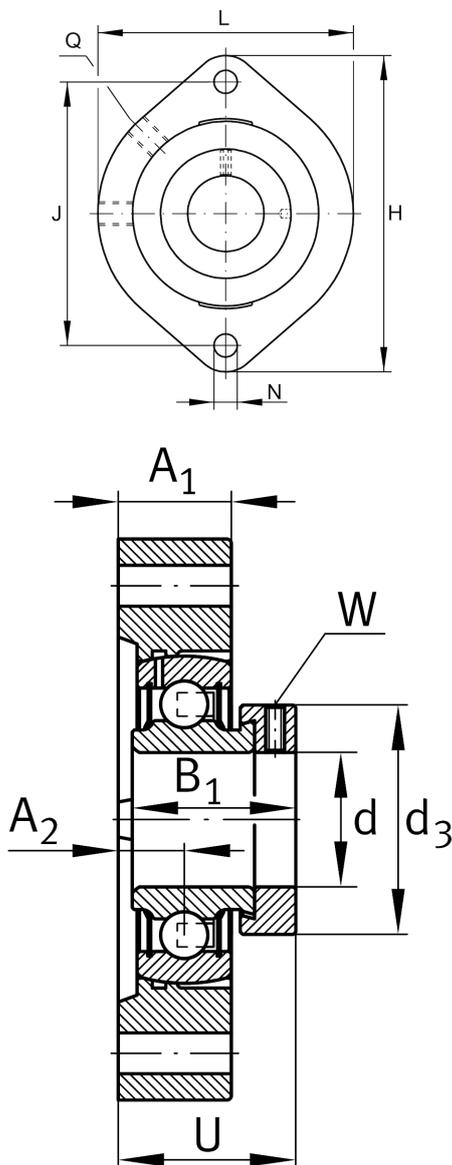
**GLCTE35-TV-FA125.5**

Flanschlagergehäuseeinheit

Schaeffler Material-Nummer:
0574655090000

Flanschlagergehäuseeinheit GLCTE..-TV

Technische Informationen

**Hauptabmessungen und Leistungsdaten**

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
L	94 mm	Breite Flansch
H	126 mm	Höhe Flansch
U	42 mm	Gesamthöhe Einheit
C_r	22.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	12.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_{0rG}	12.600 N	Tragfähigkeit (Gehäuse)
C_g	12.600 N	Tragfähigkeit (Gehäuse)
	0,66 kg	Gewicht

Abmessungen

A_1	22,5 mm	Dicke Flansch
A_2	12,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
B_1	39 mm	Breite über Spannelement
Q	1/4-28 UNF	Anschlußgewinde Schmierung
d_3	55 mm	Außendurchmesser Exzenterspannring

Anschlußmaße

J	100 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	11.5 mm	Befestigungsbohrung
n	2	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
GEH.GLCTE07-TV	Gehäuse
GRAE35-NPP-B-FA107/125.5	Lagerbezeichnung
KASK07-S-G	Schutzkappe