



## ★ GLCTE40-TV-FA125.5


### Flanschlagergehäuseeinheit

Schaeffler Material-Nummer:  
0574655250000

Flanschlagergehäuseeinheit GLCTE..-TV

★ Vorzugsprodukt

#### Technische Informationen

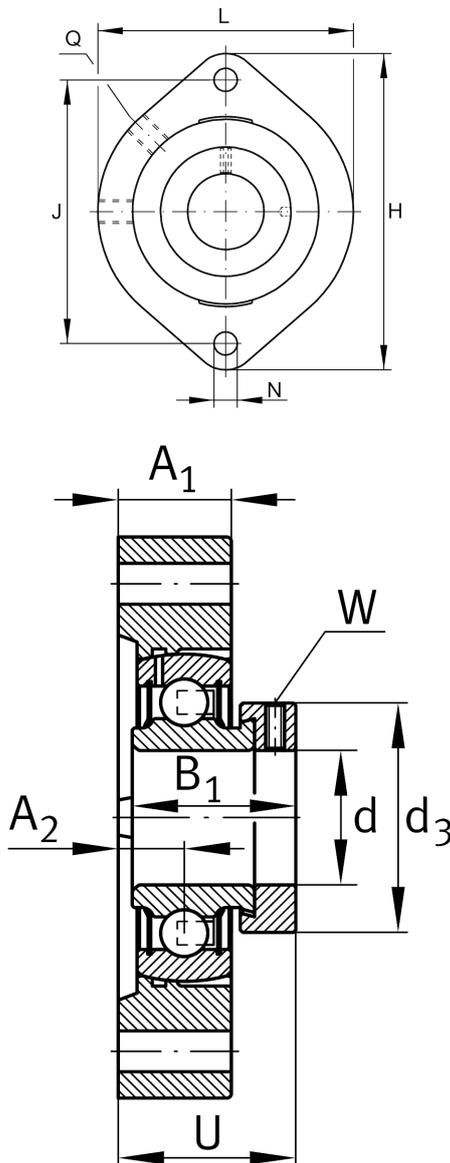

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
L	100 mm	Breite Flansch
H	150 mm	Höhe Flansch
U	46,3 mm	Gesamthöhe Einheit
$C_r$	34.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	19.800 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{0rG}$	12.800 N	Tragfähigkeit (Gehäuse)
$C_g$	12.800 N	Tragfähigkeit (Gehäuse)
	0,86 kg	Gewicht

#### Abmessungen

$A_1$	24 mm	Dicke Flansch
$A_2$	13,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
$B_1$	43,8 mm	Breite über Spannelement
Q	1/4-28 UNF	Anschlußgewinde Schmierung
$d_3$	58 mm	Außendurchmesser Exzenterspannring

#### Anschlußmaße

J	119 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	14 mm	Befestigungsbohrung
n	2	Anzahl Anschraubbohrungen

#### Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
GEH.GLCTE08-TV	Gehäuse
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5	Lagerbezeichnung
KASK08-S-G	Schutzkappe