



★ PCF25-XL

Flanschlagergehäuseeinheit


Schaeffler Material-Nummer:
0008318910000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten PCF, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzentrerspannung, P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

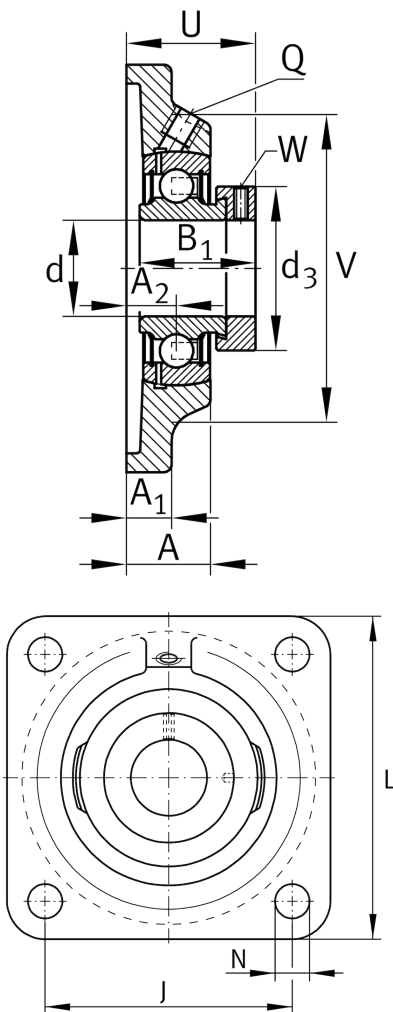

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
L	95 mm	Breite Flansch
U	36 mm	Gesamthöhe Einheit
C_r	14.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	410 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,69 kg	Gewicht

Abmessungen

A	22 mm	Höhe Gehäuse
A_1	11 mm	Dicke Flansch
A_2	12,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
V	74 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
d_3	37,5 mm	Außendurchmesser Exzentrerspannung

Anschlußmaße

J	70 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	11.5 mm	Befestigungsbohrung
n	4	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
CF05	Gehäuse
GRAE25-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung