



## ★ PCFT25-XL

### Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:  
0008315730000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten PCFT, Zweiloch-  
Flanschlager-Gehäuseeinheiten,  
Grauguss, Exzenterspannung, P-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

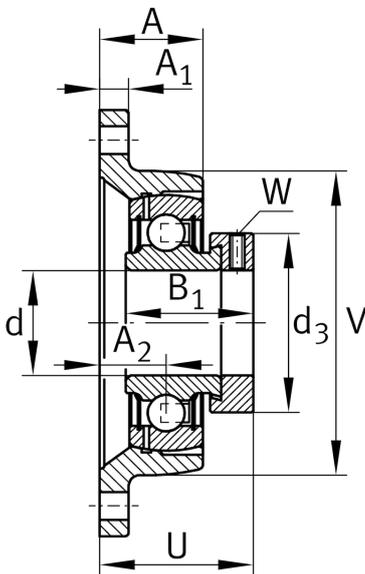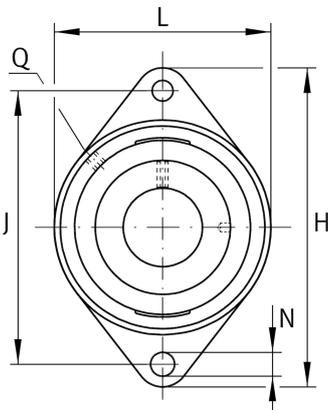

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
L	70 mm	Breite Flansch
H	124 mm	Höhe Flansch
U	36 mm	Gesamthöhe Einheit
$C_r$	14.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	410 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,55 kg	Gewicht

### Abmessungen

A	20 mm	Höhe Gehäuse
$A_1$	11 mm	Dicke Flansch
$A_2$	12,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
V	70 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
$d_3$	37,5 mm	Außendurchmesser Exzenterspannung

### Anschlußmaße

J	99 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	11,5 mm	Befestigungsbohrung
n	2	Anzahl Anschraubbohrungen

### Zusätzliche Informationen

	1	Anzahl Gehäuse
	CFT05	Gehäuse
	GRAE25-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung