



★ PCFTR17-XL

Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:
0008317780000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten PCFTR, Dreiloch-
Flanschlager-Gehäuseeinheiten,
Grauguss, Exzentrerspannung, P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

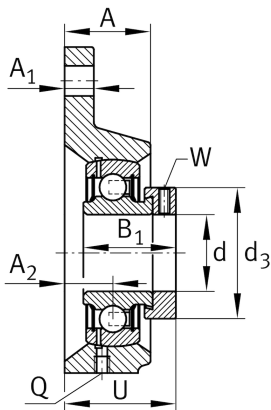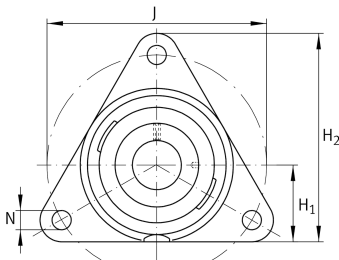

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	17 mm	Bohrungsdurchmesser
H ₂	81 mm	Höhe Flansch
U	32,1 mm	Gesamthöhe Einheit
C _r	9.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	4.750 N	Statische Tragzahl, radial
	0,43 kg	Gewicht

Abmessungen

A	20 mm	Höhe Gehäuse
A ₁	11 mm	Dicke Flansch
A ₂	10 mm	Abstand Laufbahnmitte
H ₁	31 mm	Abstand Wellenachse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
d ₃	28,4 mm	Außendurchmesser Exzentrerspannung

Anschlußmaße

J	76,1 mm	Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)
N	11,5 mm	Befestigungsbohrung
n	3	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

	1	Anzahl Gehäuse
	CFTR03	Gehäuse
	GRAE17-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung