



★ PCFTR20-XL

Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:
0008317860000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten PCFTR, Dreiloch-
Flanschlager-Gehäuseeinheiten,
Grauguss, Exzentrerspannung, P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

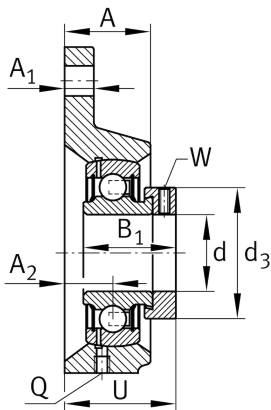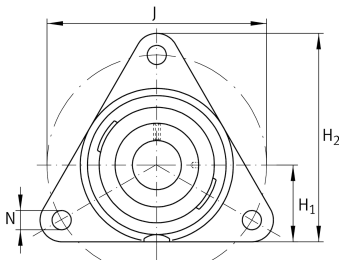

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
H ₂	92 mm	Höhe Flansch
U	34 mm	Gesamthöhe Einheit
C _r	13.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	6.600 N	Statische Tragzahl, radial
	0,56 kg	Gewicht

Abmessungen

A	20 mm	Höhe Gehäuse
A ₁	11 mm	Dicke Flansch
A ₂	10,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
H ₁	35 mm	Abstand Wellenachse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
d ₃	33 mm	Außendurchmesser Exzentrerspannung

Anschlußmaße

J	89,5 mm	Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)
N	11,5 mm	Befestigungsbohrung
n	3	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

	1	Anzahl Gehäuse
	CFTR04	Gehäuse
	GRAE20-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung