



★ PCFTR25-XL

Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:
0008317940000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten PCFTR, Dreiloch-
Flanschlager-Gehäuseeinheiten,
Grauguss, Exzentrerspannung, P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

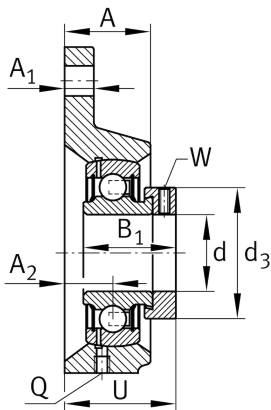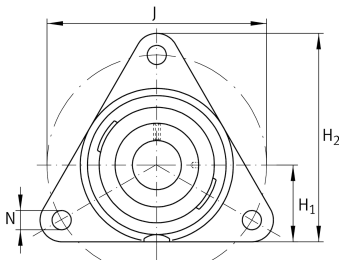

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
H ₂	97 mm	Höhe Flansch
U	36 mm	Gesamthöhe Einheit
C _r	14.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
	0,614 kg	Gewicht

Abmessungen

A	22 mm	Höhe Gehäuse
A ₁	12 mm	Dicke Flansch
A ₂	12,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
H ₁	36 mm	Abstand Wellenachse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
d ₃	37,5 mm	Außendurchmesser Exzentrerspannung

Anschlußmaße

J	96 mm	Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)
N	11,5 mm	Befestigungsbohrung
n	3	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

	1	Anzahl Gehäuse
	CFTR05	Gehäuse
	GRAE25-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung