



## ★ PCFTR30-XL

### Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:  
0008318080000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten PCFTR, Dreiloch-  
Flanschlager-Gehäuseeinheiten,  
Grauguss, Exzentrerspannung, P-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

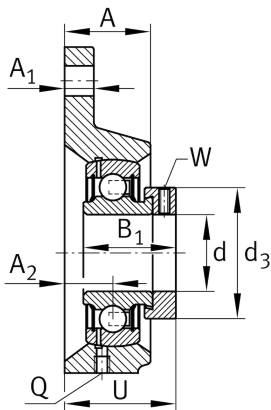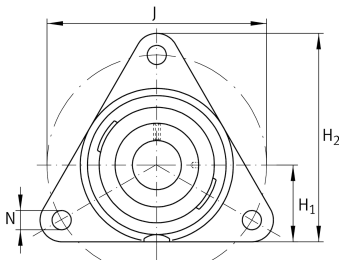

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
H <sub>2</sub>	117 mm	Höhe Flansch
U	40 mm	Gesamthöhe Einheit
C <sub>r</sub>	20.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	11.300 N	Statische Tragzahl, radial
	0,99 kg	Gewicht

### Abmessungen

A	24 mm	Höhe Gehäuse
A <sub>1</sub>	12 mm	Dicke Flansch
A <sub>2</sub>	13,3 mm	Abstand Laufbahnmitte
H <sub>1</sub>	44 mm	Abstand Wellenachse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
d <sub>3</sub>	44 mm	Außendurchmesser Exzentrerspannung

### Anschlußmaße

J	116 mm	Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)
N	11,5 mm	Befestigungsbohrung
n	3	Anzahl Anschraubbohrungen

### Zusätzliche Informationen

	1	Anzahl Gehäuse
	CFTR06	Gehäuse
	GRAE30-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung