



★ PCFTR35-XL

Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:
0008318160000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten PCFTR, Dreiloch-
Flanschlager-Gehäuseeinheiten,
Grauguss, Exzentrerspannung, P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

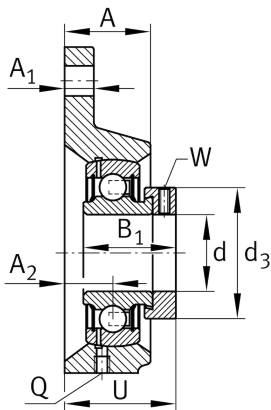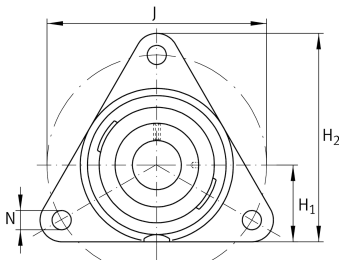

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
H ₂	128 mm	Höhe Flansch
U	45,1 mm	Gesamthöhe Einheit
C _r	27.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	15.300 N	Statische Tragzahl, radial
	1,28 kg	Gewicht

Abmessungen

A	27 mm	Höhe Gehäuse
A ₁	14 mm	Dicke Flansch
A ₂	15,6 mm	Abstand Laufbahnmitte
H ₁	48 mm	Abstand Wellenachse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
d ₃	55 mm	Außendurchmesser Exzentrerspannung

Anschlußmaße

J	129,7 mm	Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)
N	14 mm	Befestigungsbohrung
n	3	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

	1	Anzahl Gehäuse
	CFTR07	Gehäuse
	GRAE35-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung