



★ PCFTR40-XL

Flanschlagergehäuseeinheit


Schaeffler Material-Nummer:
0008318240000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten PCFTR, Dreiloch-
Flanschlager-Gehäuseeinheiten,
Grauguss, Exzentrerspannung, P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

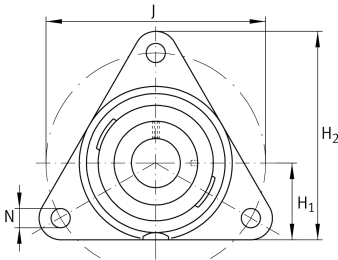

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
H ₂	137 mm	Höhe Flansch
U	51 mm	Gesamthöhe Einheit
C _r	32.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	19.800 N	Statische Tragzahl, radial
	1,67 kg	Gewicht

Abmessungen

A	30 mm	Höhe Gehäuse
A ₁	16 mm	Dicke Flansch
A ₂	18,3 mm	Abstand Laufbahnmitte
H ₁	51 mm	Abstand Wellenachse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
d ₃	58 mm	Außendurchmesser Exzentrerspannung

Anschlußmaße

J	140 mm	Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)
N	14 mm	Befestigungsbohrung
n	3	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

	1	Anzahl Gehäuse
	CFTR08	Gehäuse
	GRAE40-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung