



★ PCFTR45-XL

Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:
0008318320000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten PCFTR, Dreiloch-
Flanschlager-Gehäuseeinheiten,
Grauguss, Exzentrerspannung, P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

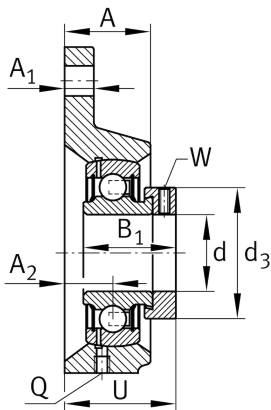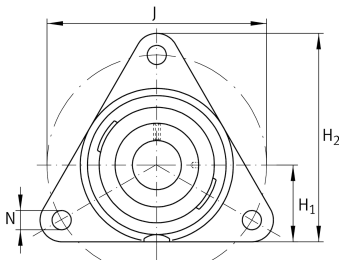

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	45 mm	Bohrungsdurchmesser
H ₂	150 mm	Höhe Flansch
U	51,9 mm	Gesamthöhe Einheit
C _r	34.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	20.400 N	Statische Tragzahl, radial
	2,07 kg	Gewicht

Abmessungen

A	33 mm	Höhe Gehäuse
A ₁	16 mm	Dicke Flansch
A ₂	19,2 mm	Abstand Laufbahnmitte
H ₁	55 mm	Abstand Wellenachse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
d ₃	63 mm	Außendurchmesser Exzentrerspannung

Anschlußmaße

J	160 mm	Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)
N	14 mm	Befestigungsbohrung
n	3	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

	1	Anzahl Gehäuse
	CFTR09	Gehäuse
	GRAE45-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung