



## ★ PCFTR50-XL

Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:  
0008318400000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten PCFTR, Dreiloch-  
Flanschlager-Gehäuseeinheiten,  
Grauguss, Exzentrerspannung, P-Dichtung

X-life

### Technische Informationen

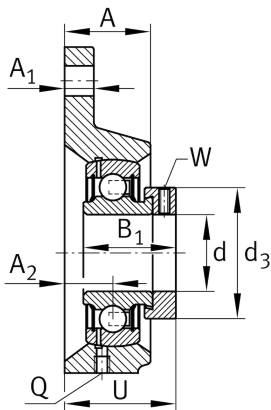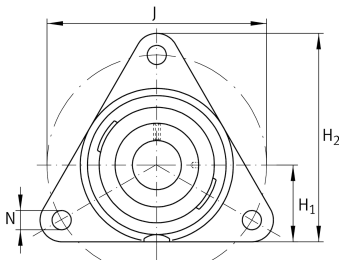

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	50 mm	Bohrungsdurchmesser
H <sub>2</sub>	150 mm	Höhe Flansch
U	51,9 mm	Gesamthöhe Einheit
C <sub>r</sub>	37.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	23.200 N	Statische Tragzahl, radial
	2,03 kg	Gewicht

### Abmessungen

A	33 mm	Höhe Gehäuse
A <sub>1</sub>	16 mm	Dicke Flansch
A <sub>2</sub>	19,2 mm	Abstand Laufbahnmitte
H <sub>1</sub>	55 mm	Abstand Wellenachse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
d <sub>3</sub>	69 mm	Außendurchmesser Exzentrerspannung

### Anschlußmaße

J	160 mm	Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)
N	14 mm	Befestigungsbohrung
n	3	Anzahl Anschraubbohrungen

### Zusätzliche Informationen

	1	Anzahl Gehäuse
	CFTR10	Gehäuse
	GRAE50-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung