



★ PCJ25-TV-FA125.5



Flanschlagergehäuseeinheit

Schaeffler Material-Nummer:
0573409940000

Flanschlagergehäuseeinheit PCJ...-TV

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

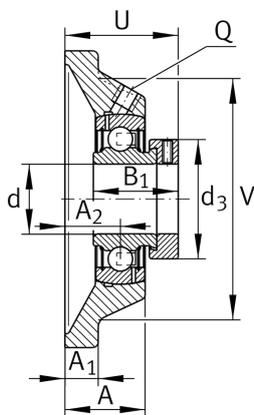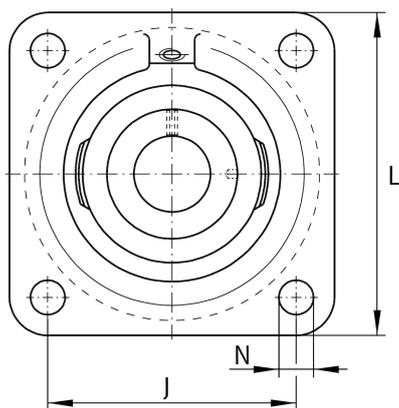

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
L	94,5 mm	Breite Flansch
U	40,5 mm	Gesamthöhe Einheit
C_r	14.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
C_{0rG}	12.100 N	Tragfähigkeit (Gehäuse)
	0,39 kg	Gewicht

Abmessungen

A	27,9 mm	Höhe Gehäuse
A_1	14,3 mm	Dicke Flansch
A_2	17 mm	Abstand Laufbahnmitte
V	70 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
Q	1/4-28 UNF	Anschlußgewinde Schmierung
d_3	37,5 mm	Außendurchmesser Exzenterspanning

Anschlußmaße

J	70 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	11 mm	Befestigungsbohrung
n	4	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
GEH.CJ05-TV-HLA	Gehäuse
GRAE25-NPP-B-	Lagerbezeichnung
FA107/125.5	
KASK05	Schutzkappe