





PCJ50-TV-FA125.5

Flanschlagergehäuseeinheit

Schaeffler Material-Nummer:
0573413030000

Flanschlagergehäuseeinheit PCJ...-TV

Technische Informationen

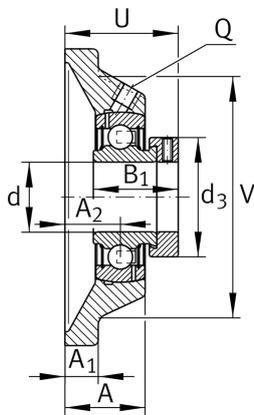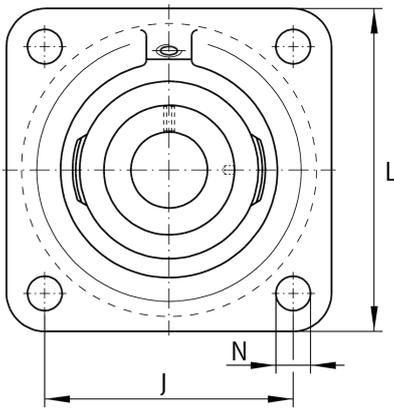

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	50 mm	Bohrungsdurchmesser
L	143 mm	Breite Flansch
U	57,8 mm	Gesamthöhe Einheit
C_r	37.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	23.200 N	Statische Tragzahl, radial
C_{0rG}	19.600 N	Tragfähigkeit (Gehäuse)
	1,32 kg	Gewicht

Abmessungen

A	43 mm	Höhe Gehäuse
A_1	21 mm	Dicke Flansch
A_2	25 mm	Abstand Laufbahnmitte
V	115 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
Q	1/4-28 UNF	Anschlußgewinde Schmierung
d_3	69 mm	Außendurchmesser Exzenterspanning

Anschlußmaße

J	111 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	17 mm	Befestigungsbohrung
n	4	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
GEH.CJ10-TV-HLA	Gehäuse
GRAE50-NPP-B- FA107/125.5	Lagerbezeichnung
KASK10	Schutzkappe