



★ PME25-XL-N

Flanschlagergehäuseeinheit


Schaeffler Material-Nummer:
009643460000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten PME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspanning, P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

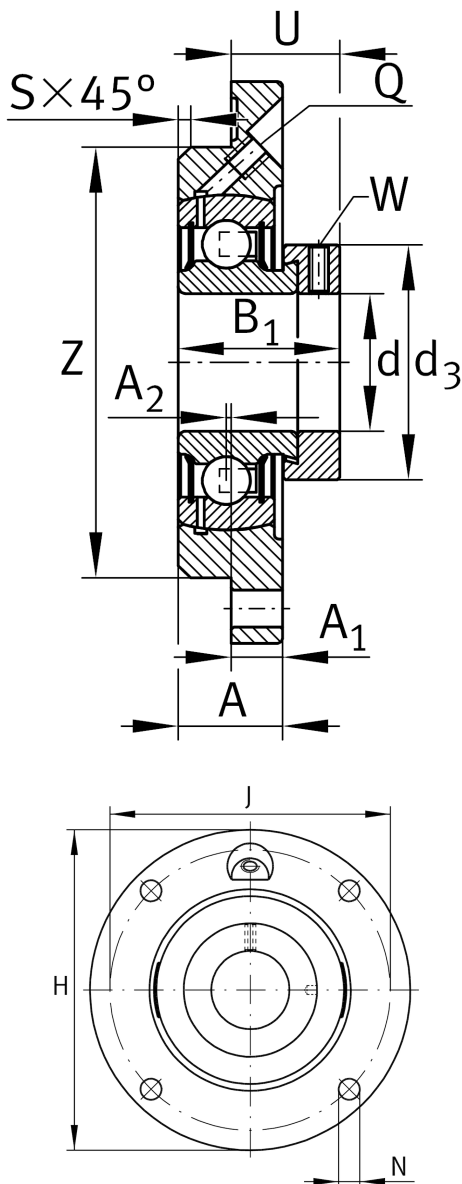

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
H	115 mm	Höhe Flansch
B ₁	31 mm	Breite über Spannelement
U	21 mm	Gesamthöhe Einheit
C _r	14.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	410 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,73 kg	Gewicht

Abmessungen

A	19 mm	Höhe Gehäuse
A ₁	9 mm	Dicke Flansch
A ₂	2,5 mm	Abstand Laufbahnmitte
S	2 mm	Fasenbreite
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung

Anschlußmaße

J	90 mm	Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)
N	9 mm	Befestigungsbohrung
T ₁	10 mm	Höhe Zentrieransatz
Z	70 mm	Durchmesser Zentrieransatz
	h8	Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung
n	4	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
ME05	Gehäuse
GRAE25-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung
KASK05	Schutzkappe