



## ★ PME45-XL

### Flanschlagergehäuseeinheit


Schaeffler Material-Nummer:  
0009412390000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten PME, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannung, P-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

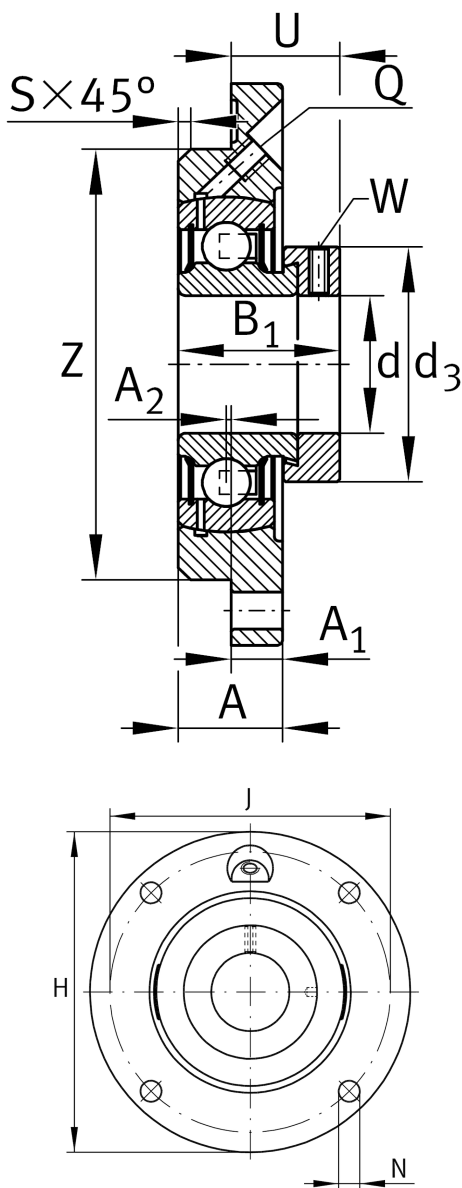

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	45 mm	Bohrungsdurchmesser
H	155 mm	Höhe Flansch
B <sub>1</sub>	43,8 mm	Breite über Spannelement
U	30,7 mm	Gesamthöhe Einheit
C <sub>r</sub>	32.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	20.400 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	970 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1,86 kg	Gewicht

### Abmessungen

A	25 mm	Höhe Gehäuse
A <sub>1</sub>	12 mm	Dicke Flansch
A <sub>2</sub>	2 mm	Abstand Laufbahnmitte
S	2 mm	Fasenbreite
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung

### Anschlußmaße

J	130 mm	Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)
N	14 mm	Befestigungsbohrung
T <sub>1</sub>	13 mm	Höhe Zentrieransatz
Z	105 mm	Durchmesser Zentrieransatz
	h8	Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung
n	4	Anzahl Anschraubbohrungen

### Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
ME09	Gehäuse
GRAE45-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung