



★ RAY25-XL

Flanschlagergehäuseeinheit


Schaeffler Material-Nummer:
0008329600000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten RAY, Drei-, Vierloch-
Flanschlager-Gehäuseeinheiten,
Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-
Dichtung

X-life

Technische Informationen

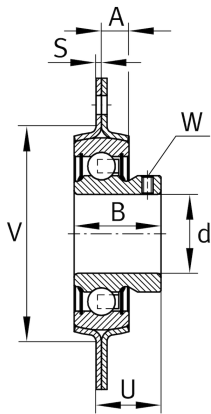

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
H	95 mm	Höhe Flansch
H	95 mm	Breite Flansch
U	21,5 mm	Gesamthöhe Einheit
C _r	14.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
C _{0rG}	3.650 N	Tragfähigkeit (Gehäuse)
	0,31 kg	Gewicht

Abmessungen

A	8,7 mm	Höhe Gehäuse
B	27 mm	Breite
S	2 mm	Dicke Flansch
V	60 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse

Anschlußmaße

J	76 mm	Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)
N	8,7 mm	Befestigungsquadrat
n	3	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

	2	Anzahl Gehäuse
	FLAN52-MSB	Gehäuse
	AY25-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung

