



★ RCJO30-XL

Flanschlagergehäuseeinheit


Schaeffler Material-Nummer:
0009467020000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten RCJO, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzentrerspanning, Reihe 63, R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

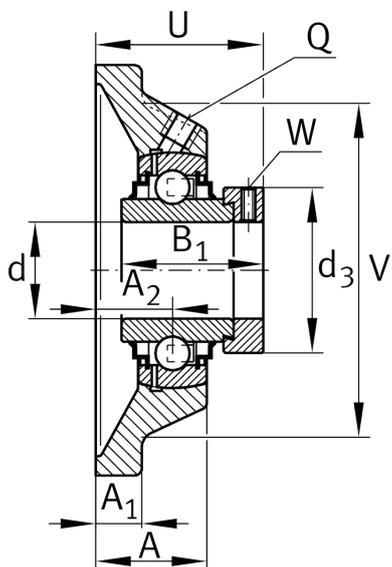

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
L	125 mm	Breite Flansch
U	53,1 mm	Gesamthöhe Einheit
C _r	29.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	16.700 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	870 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1,7 kg	Gewicht

Abmessungen

A	30,6 mm	Höhe Gehäuse
A ₁	15 mm	Dicke Flansch
A ₂	20,6 mm	Abstand Laufbahnmitte
V	98 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
d ₃	51 mm	Außendurchmesser Exzentrerspanning

Anschlußmaße

J	95 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	14,5 mm	Befestigungsbohrung
n	4	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
CJO06	Gehäuse
GNE30-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung