



★ RCJO40-XL

Flanschlagergehäuseeinheit


Schaeffler Material-Nummer:
0009467100000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten RCJO, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzentrerspanning, Reihe 63, R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

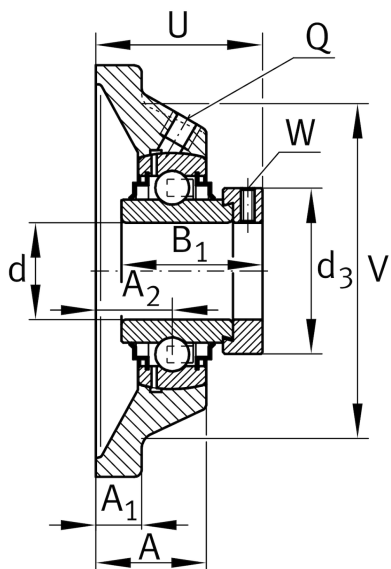

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
L	150 mm	Breite Flansch
U	59,6 mm	Gesamthöhe Einheit
C _r	44.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	26.000 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	1.360 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	2,91 kg	Gewicht

Abmessungen

A	34,5 mm	Höhe Gehäuse
A ₁	17 mm	Dicke Flansch
A ₂	23 mm	Abstand Laufbahnmitte
V	121 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
d ₃	63 mm	Außendurchmesser Exzentrerspanning

Anschlußmaße

J	112 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	19 mm	Befestigungsbohrung
n	4	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
CJO08	Gehäuse
GNE40-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung