



★ RCJTZ45-XL

Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:
0008317190000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten RCJTZ, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannung, R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

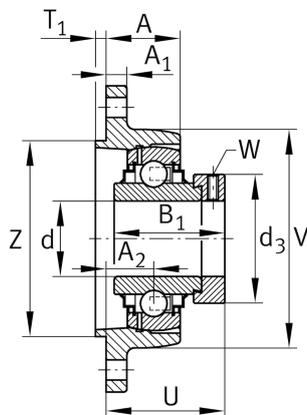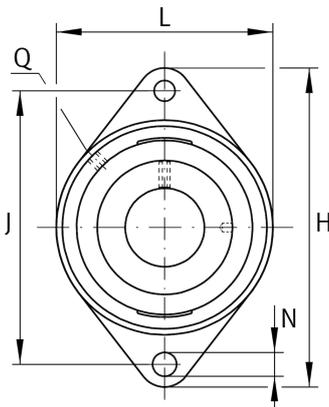

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	45 mm	Bohrungsdurchmesser
L	111 mm	Breite Flansch
H	180 mm	Höhe Flansch
U	55,1 mm	Gesamthöhe Einheit
C _r	34.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	20.400 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	1.060 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1,95 kg	Gewicht

Abmessungen

A	31 mm	Höhe Gehäuse
A ₁	13 mm	Dicke Flansch
A ₂	20 mm	Abstand Laufbahnmitte
V	111 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
Q	Rp1/8	Anschlußgewinde Schmierung
d ₃	63 mm	Außendurchmesser Exzenterspannung

Anschlußmaße

J	148,5 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	14 mm	Befestigungsbohrung
T ₁	4 mm	Höhe Zentrieransatz
Z	105 mm	Durchmesser Zentrieransatz
	h8	Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung
n	2	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

	1	Anzahl Gehäuse
	CJTZ09	Gehäuse
	GE45-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung