



## ★ RCJTZ50-XL

### Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:  
0008317270000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten RCJTZ, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspanning, R-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

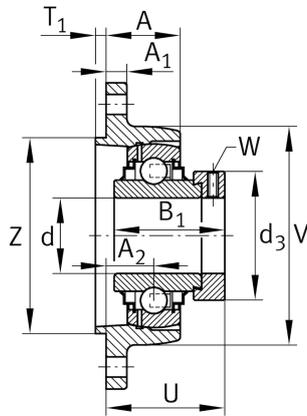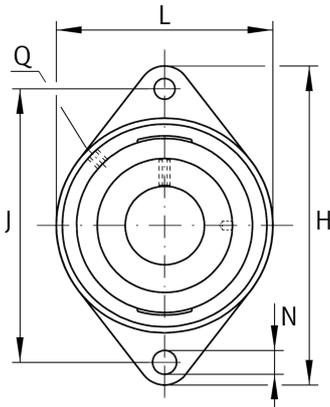

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	50 mm	Bohrungsdurchmesser
L	116 mm	Breite Flansch
H	190 mm	Höhe Flansch
U	62,2 mm	Gesamthöhe Einheit
C <sub>r</sub>	35.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	23.200 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	990 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	2,32 kg	Gewicht

### Abmessungen

A	35 mm	Höhe Gehäuse
A <sub>1</sub>	13 mm	Dicke Flansch
A <sub>2</sub>	24 mm	Abstand Laufbahnmitte
V	116 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
d <sub>3</sub>	69 mm	Außendurchmesser Exzenterspanning

### Anschlußmaße

J	157 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	14 mm	Befestigungsbohrung
T <sub>1</sub>	4 mm	Höhe Zentrieransatz
Z	105 mm	Durchmesser Zentrieransatz
	h8	Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung
n	2	Anzahl Anschraubbohrungen

### Zusätzliche Informationen

	1	Anzahl Gehäuse
	CJTZ10	Gehäuse
	GE50-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung