



★ RCJY20-XL-N

Flanschlagergehäuseeinheit


Schaeffler Material-Nummer:
0008583900000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten RCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

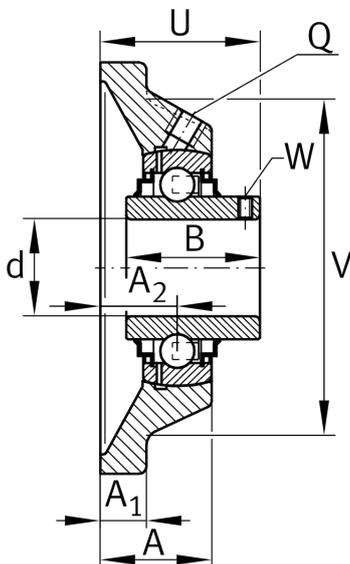

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
L	86 mm	Breite Flansch
U	37,3 mm	Gesamthöhe Einheit
C _r	13.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	6.600 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	345 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,57 kg	Gewicht

Abmessungen

A	29 mm	Höhe Gehäuse
A ₁	10 mm	Dicke Flansch
A ₂	19 mm	Abstand Laufbahnmitte
B	31 mm	Breite
V	68 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung

Anschlußmaße

J	63,5 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	11,5 mm	Befestigungsbohrung
n	4	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
CJ04	Gehäuse
GYE20-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung
KASK04	Schutzkappe