



## ★ RCJY25-XL-N

### Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:  
0008674460000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten RCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

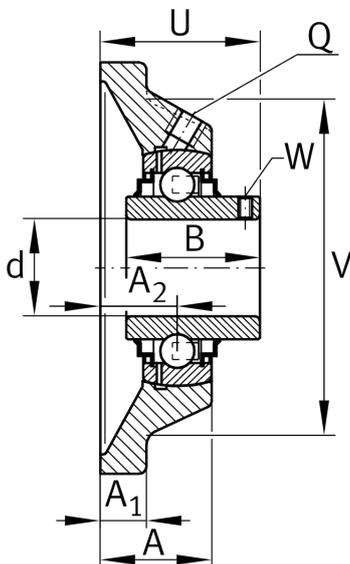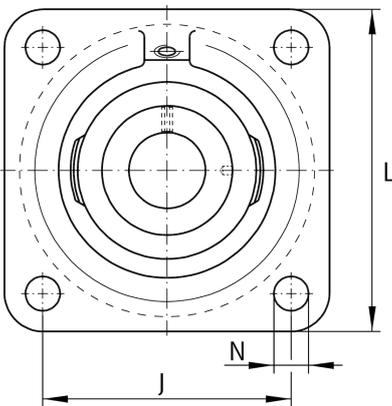

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
L	95 mm	Breite Flansch
U	38,8 mm	Gesamthöhe Einheit
C <sub>r</sub>	14.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	335 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,76 kg	Gewicht

### Abmessungen

A	29 mm	Höhe Gehäuse
A <sub>1</sub>	11 mm	Dicke Flansch
A <sub>2</sub>	19 mm	Abstand Laufbahnmitte
B	34,1 mm	Breite
V	74 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung

### Anschlußmaße

J	70 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	11.5 mm	Befestigungsbohrung
n	4	Anzahl Anschraubbohrungen

### Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
CJ05	Gehäuse
GYE25-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung
KASK05	Schutzkappe