



## ★ RCJY80-XL

### Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:  
0009596180000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten RCJY, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

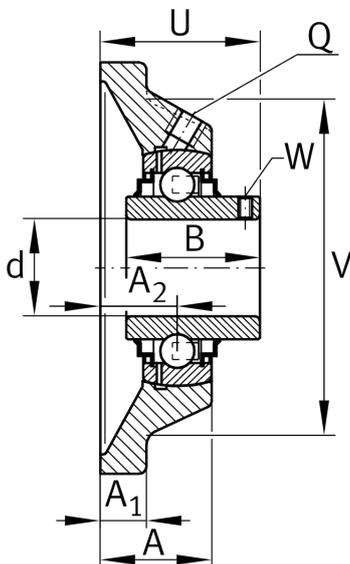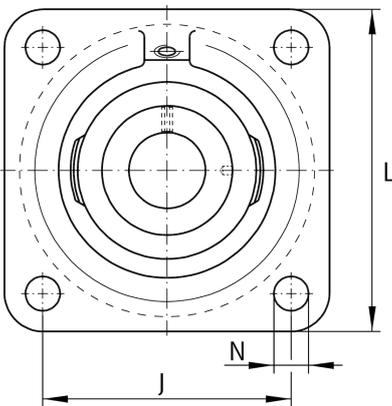

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	80 mm	Bohrungsdurchmesser
L	197 mm	Breite Flansch
U	90,6 mm	Gesamthöhe Einheit
C <sub>r</sub>	76.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	54.000 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	2.700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	6,47 kg	Gewicht

### Abmessungen

A	55,8 mm	Höhe Gehäuse
A <sub>1</sub>	20 mm	Dicke Flansch
A <sub>2</sub>	41,3 mm	Abstand Laufbahnmitte
B	82,6 mm	Breite
V	180 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
Q	Rp1/8	Anschlußgewinde Schmierung

### Anschlußmaße

J	153 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	23 mm	Befestigungsbohrung
n	4	Anzahl Anschraubbohrungen

### Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
CJ16	Gehäuse
GYE80-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung