



## ★ RFE60-XL

### Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:  
0008278350000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten RFE, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspanning, R-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

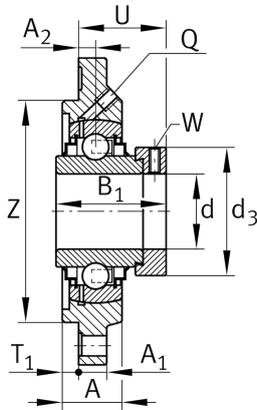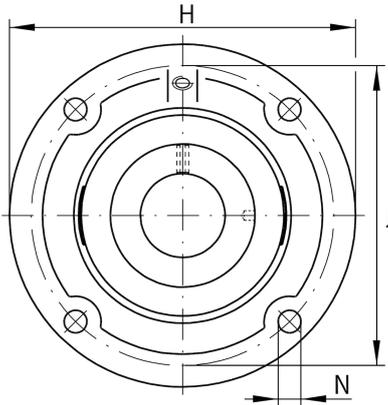

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	60 mm	Bohrungsdurchmesser
H	195 mm	Höhe Flansch
H	195 mm	Breite Flansch
U	63,8 mm	Gesamthöhe Einheit
C <sub>r</sub>	56.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	36.000 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	1.870 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	4,11 kg	Gewicht

### Abmessungen

A	33 mm	Höhe Gehäuse
A <sub>1</sub>	16 mm	Dicke Flansch
A <sub>2</sub>	17 mm	Abstand Laufbahnmitte
B <sub>1</sub>	77,9 mm	Breite über Spannelement
Q	Rp1/8	Anschlußgewinde Schmierung

### Anschlußmaße

J	165 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
J	165 mm	Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)
N	14 mm	Befestigungsbohrung
T <sub>1</sub>	4 mm	Höhe Zentrieransatz
Z	140 mm	Durchmesser Zentrieransatz
	h8	Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung
n	4	Anzahl Anschraubbohrungen

### Zusätzliche Informationen

	1	Anzahl Gehäuse
	GG.FE12	Gehäuse
	GE60-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung