



## ★ TCJT20-XL-N

### Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:  
0009760240000

Gehäuseeinheiten TCJT, Zweiloch-  
Flanschlager-Gehäuseeinheiten,  
Grauguss, Exzenterspannung, T-Dichtung

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

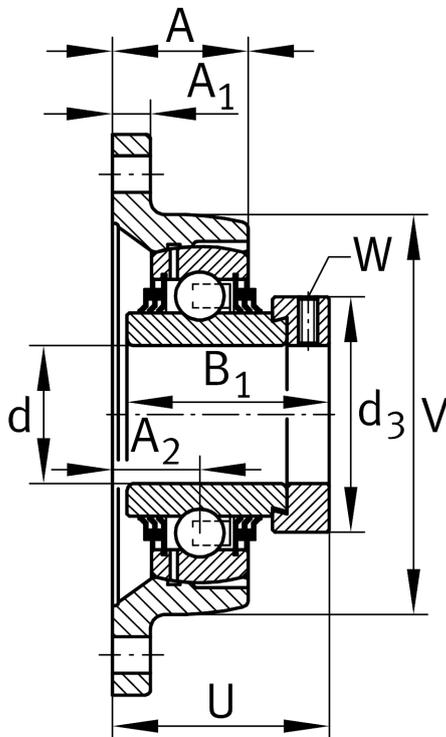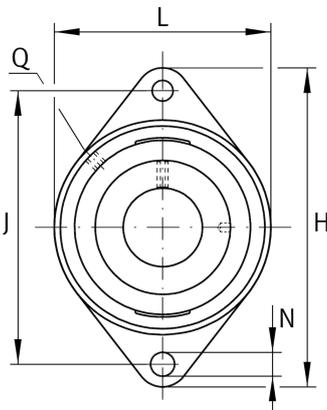

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
L	61 mm	Breite Flansch
H	112 mm	Höhe Flansch
U	45,6 mm	Gesamthöhe Einheit
$C_r$	13.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	6.600 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	345 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,48 kg	Gewicht

### Abmessungen

A	28 mm	Höhe Gehäuse
$A_1$	10 mm	Dicke Flansch
$A_2$	19 mm	Abstand Laufbahnmitte
V	61 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung

### Anschlußmaße

J	90 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	11,5 mm	Befestigungsbohrung
n	2	Anzahl Anschraubbohrungen

### Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
CJT04	Gehäuse
GE20-XL-KTT-B	Lagerbezeichnung
KASK04	Schutzkappe