



★ TME40-XL-N

Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:
0009425020000

Flanschlagergehäuseeinheit TME...-XL-N

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

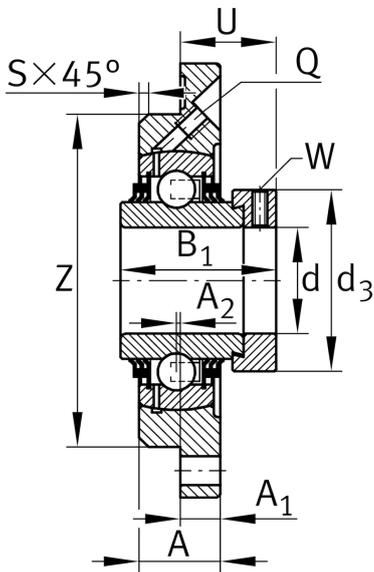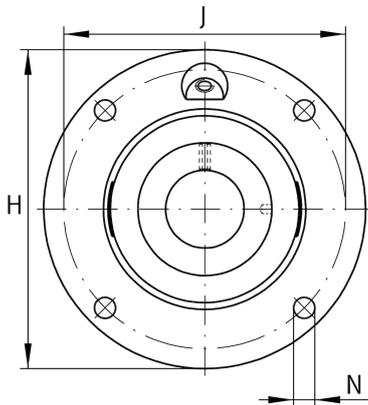

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
H	145 mm	Höhe Flansch
B ₁	56,5 mm	Breite über Spannelement
U	33,9 mm	Gesamthöhe Einheit
C _r	34.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	19.800 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	840 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	1,74 kg	Gewicht

Abmessungen

A	23 mm	Höhe Gehäuse
A ₁	11,5 mm	Dicke Flansch
A ₂	1 mm	Abstand Laufbahnmitte
S	2 mm	Fasenbreite
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung

Anschlußmaße

J	120 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
J	120 mm	Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)
N	11,5 mm	Befestigungsbohrung
Z	100 mm	Durchmesser Zentrieransatz
	h8	Durchmesser Zentrieransatz Wellenpassung
n	4	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
GG.ME08-G	Gehäuse
GE40-XL-KTT-B	Lagerbezeichnung
KASK08	Schutzkappe