



★ PBY25-XL

Stehlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:
0008721050000

Stehlagergehäuseeinheit PBY...-XL, RIBB
Blech PB

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

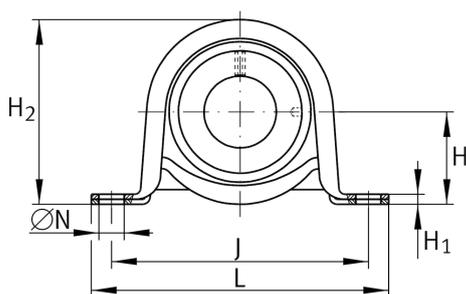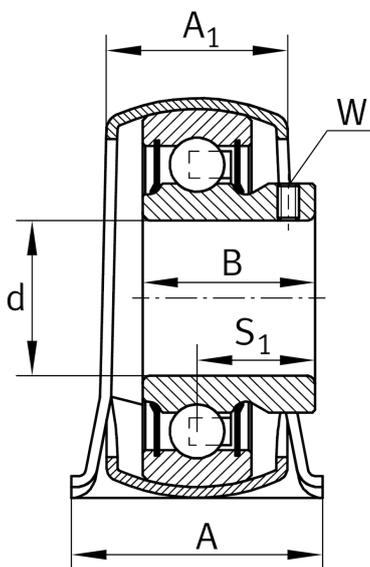

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
L	108 mm	Länge gesamt
H ₂	56,5 mm	Höhe
C _{0rG}	1.800 N	Tragfähigkeit (Gehäuse)
C _r	14.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
n _{G Grease}	16.700 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
	0,25 kg	Gewicht

Abmessungen

H	28,6 mm	Abstand Wellenachse
A	31,8 mm	Breite (Fuß)
A ₁	23,5 mm	Breite (Kopf)
H ₁	4 mm	Höhe (Fuß)

Anschlußmaße

J	86 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	11,5 mm	Befestigungsbohrung

Zusätzliche Informationen

f ₀	13,8	Berechnungsfaktor
	GEH52-BT	Gehäuse
	AY25-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung