



## ★ PSHEY40-XL-N

### Stehlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:  
0947164470000

★ Vorzugsprodukt

Stehlager-Gehäuseeinheiten PSHEY,  
Graugussgehäuse, Spannlager mit  
Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

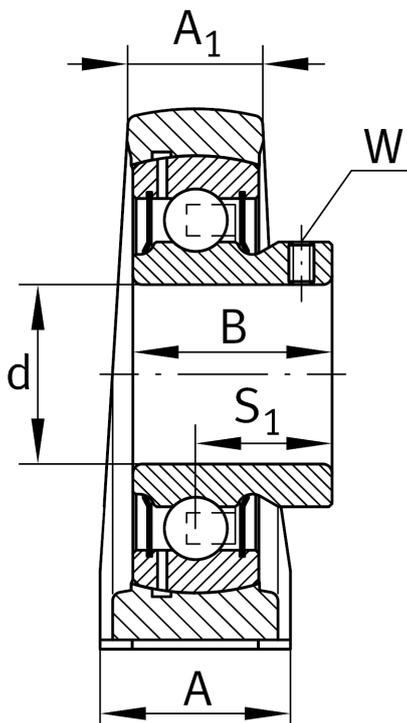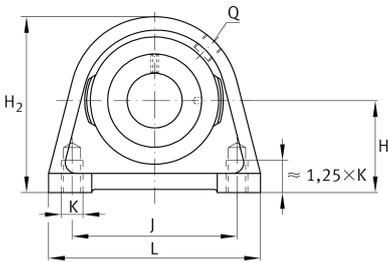

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
L	116 mm	Länge gesamt
H <sub>2</sub>	99 mm	Höhe
	1,45 kg	Gewicht

### Abmessungen

H	49,2 mm	Abstand Wellenachse
A	48 mm	Breite (Fuß)
A <sub>1</sub>	30 mm	Breite (Kopf)
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
B	39,5 mm	Breite Innenring
S <sub>1</sub>	29 mm	Abstand Laufbahn zu Spannring

### Anschlußmaße

J	88,9 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
K	M12	Gewinde Befestigungsbohrung

### Zusätzliche Informationen

SHE08	Gehäuse
GAY40-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung
KASK08	Schutzkappe