



## RASE45-XL-FA125



### Stehlagergehäuseeinheit

Schaeffler Material-Nummer:  
0035073940000

Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE..-FA125, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzentringspannring, R-Dichtung, rostgeschützt

X-life

### Technische Informationen

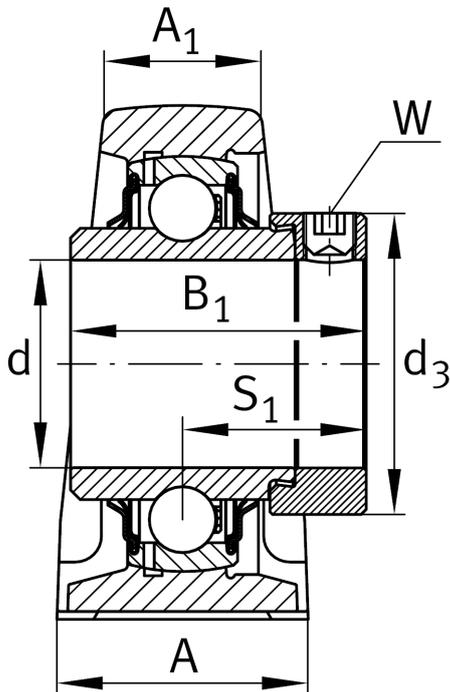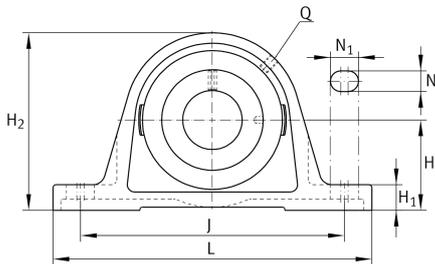

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	45 mm	Bohrungsdurchmesser
L	192 mm	Länge gesamt
H <sub>2</sub>	107 mm	Höhe
	2,25 kg	Gewicht

### Abmessungen

H	54 mm	Abstand Wellenachse
A	48 mm	Breite (Fuß)
A <sub>1</sub>	32 mm	Breite (Kopf)
H <sub>1</sub>	21,5 mm	Höhe (Fuß)
B <sub>1</sub>	56,5 mm	Breite über Spannelement
S <sub>1</sub>	35,1 mm	Abstand Laufbahn zu Spannring
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung

### Anschlußmaße

J	149,65 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	14 mm	Breite (Langloch)
N <sub>1</sub>	29 mm	Länge (Langloch)

### Zusätzliche Informationen

ASE09	Gehäuse
GE45-XL-KRR-B-	Lagerbezeichnung
FA125	