



★ RASEY20-XL-N

Stehlagergehäuseeinheit


Schaeffler Material-Nummer:
0008582850000

★ Vorzugsprodukt

Stehlager-Gehäuseeinheiten RASEY,
Graugussgehäuse, Spannlager mit
Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

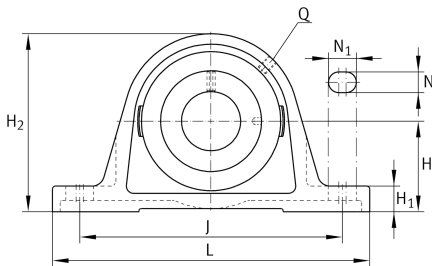

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
L	130 mm	Länge gesamt
H ₂	64 mm	Höhe
	0,58 kg	Gewicht

Abmessungen

H	33,3 mm	Abstand Wellenachse
A	32 mm	Breite (Fuß)
A ₁	19 mm	Breite (Kopf)
H ₁	14,5 mm	Höhe (Fuß)
B	31 mm	Breite
S ₁	18,3 mm	Abstand Laufbahn zu Spannring
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung

Anschlußmaße

J	97,5 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	11 mm	Breite (Langloch)
N ₁	19 mm	Länge (Langloch)

Zusätzliche Informationen

ASE04	Gehäuse
GYE20-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung
KASK04	Schutzkappe

