



## RASEY35-XL-N


### Stehlagergehäuseeinheit

Schaeffler Material-Nummer:  
0008583070000

Stehlager-Gehäuseeinheiten RASEY,  
Graugussgehäuse, Spannlager mit  
Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung

X-life

### Technische Informationen

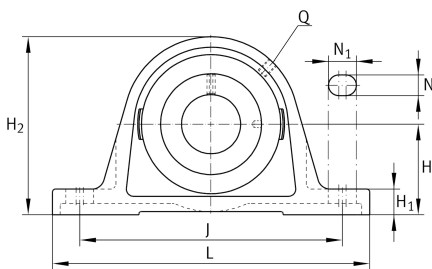

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
L	163 mm	Länge gesamt
H <sub>2</sub>	93 mm	Höhe
	1,55 kg	Gewicht

#### Abmessungen

H	47,6 mm	Abstand Wellenachse
A	45 mm	Breite (Fuß)
A <sub>1</sub>	27 mm	Breite (Kopf)
H <sub>1</sub>	19 mm	Höhe (Fuß)
B	42,9 mm	Breite
S <sub>1</sub>	25,4 mm	Abstand Laufbahn zu Spannring
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung

#### Anschlußmaße

J	126 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	14 mm	Breite (Langloch)
N <sub>1</sub>	21 mm	Länge (Langloch)

#### Zusätzliche Informationen

ASE07	Gehäuse
GYE35-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung
KASK07	Schutzkappe

