



## RASEY40-XL-N


### Stehlagergehäuseeinheit

Schaeffler Material-Nummer:  
0008583150000

Stehlager-Gehäuseeinheiten RASEY,  
Graugussgehäuse, Spannlager mit  
Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung

X-life

### Technische Informationen

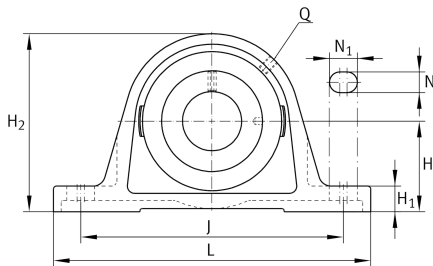

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
L	179 mm	Länge gesamt
H <sub>2</sub>	99 mm	Höhe
	1,84 kg	Gewicht

### Abmessungen

H	49,2 mm	Abstand Wellenachse
A	48 mm	Breite (Fuß)
A <sub>1</sub>	30 mm	Breite (Kopf)
H <sub>1</sub>	19 mm	Höhe (Fuß)
B	49,2 mm	Breite
S <sub>1</sub>	30,2 mm	Abstand Laufbahn zu Spannring
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung

### Anschlußmaße

J	138,25 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	14 mm	Breite (Langloch)
N <sub>1</sub>	26 mm	Länge (Langloch)

### Zusätzliche Informationen

ASE08	Gehäuse
GYE40-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung
KASK08	Schutzkappe

