



## ★ RSHEY35-XL-N

### Stehlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:  
0947164710000

★ Vorzugsprodukt

Stehlager-Gehäuseeinheiten RSHEY,  
Graugussgehäuse, Spannlager mit  
Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

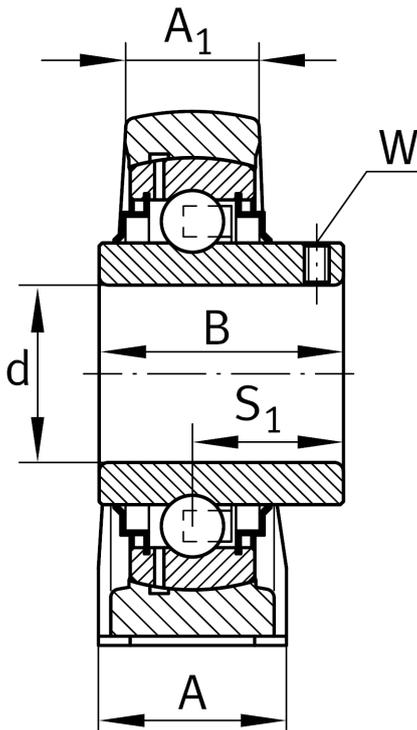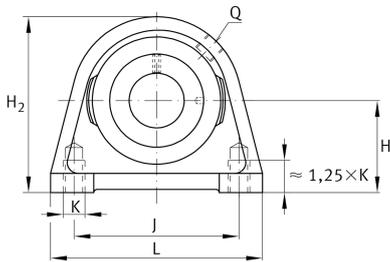

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
L	103 mm	Länge gesamt
H <sub>2</sub>	93 mm	Höhe
	1,25 kg	Gewicht

### Abmessungen

H	47,6 mm	Abstand Wellenachse
A	45 mm	Breite (Fuß)
A <sub>1</sub>	27 mm	Breite (Kopf)
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
B	42,9 mm	Breite Innenring
S <sub>1</sub>	25,4 mm	Abstand Laufbahn zu Spanning

### Anschlußmaße

J	82,6 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
K	M10	Gewinde Befestigungsbohrung

### Zusätzliche Informationen

SHE07	Gehäuse
GYE35-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung
KASK07	Schutzkappe