



## ★ RSHEY40-XL-N

### Stehlagergehäuseeinheit


Schaeffler Material-Nummer:  
0946876250000

★ Vorzugsprodukt

Stehlager-Gehäuseeinheiten RSHEY,  
Graugussgehäuse, Spannlager mit  
Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

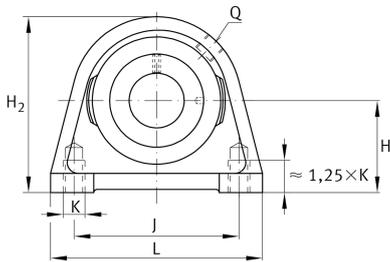

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
L	116 mm	Länge gesamt
H <sub>2</sub>	99 mm	Höhe
	1,53 kg	Gewicht

### Abmessungen

H	49,2 mm	Abstand Wellenachse
A	48 mm	Breite (Fuß)
A <sub>1</sub>	30 mm	Breite (Kopf)
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
B	49,2 mm	Breite Innenring
S <sub>1</sub>	30,2 mm	Abstand Laufbahn zu Spannring

### Anschlußmaße

J	88,9 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
K	M12	Gewinde Befestigungsbohrung

### Zusätzliche Informationen

SHE08	Gehäuse
GYE40-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung
KASK08	Schutzkappe

