



★ PHUSE40-XL

Spannlagergehäuseeinheit


Schaeffler Material-Nummer:
0009649990000

★ Vorzugsprodukt

Spann-Gehäuseeinheiten PHUSE,
Grauguss- und Stahlblechgehäuse,
Spannlager mit Exzentrerspannung, P-
Dichtung

X-life

Technische Informationen

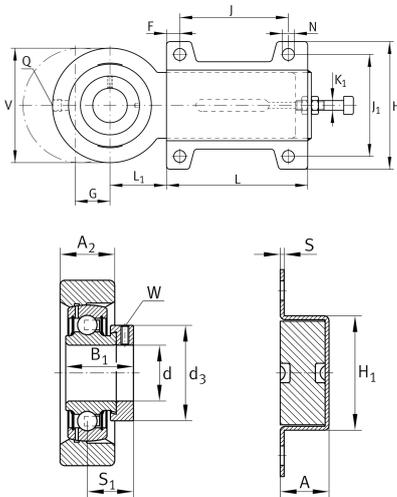

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
H	130 mm	Höhe Flansch
A	36 mm	Höhe Gehäuse
V	108 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
L	256 mm	Länge gesamt
C _{0rG}	19.800 N	Tragfähigkeit (Gehäuse)
	4,87 kg	Gewicht

Abmessungen

L ₁	60 mm	Abstand Wellenachse
A ₂	30 mm	Breite Gehäuse
H ₁	60 mm	Höhe Führung
K ₁	M16	Gewinde Stellschraube
S	4 mm	Dicke Flansch
F	20 mm	Abstand Befestigungsbohrung außen
G	80 mm	axialer Verschiebeweg
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung

Anschlußmaße

N	14 mm	Befestigungsbohrung
J	180 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
J ₁	100 mm	Bohrungsabstand Breite

Zusätzliche Informationen

HUE08	Gehäuse
HUSE10	Gehäusebezeichnung (Teil 2)
GRAE40-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung