



## PTUEY20-XL



### Spannlagergehäuseeinheit

Schaeffler Material-Nummer:  
0008850880000

Spann-Gehäuseeinheiten PTUEY,  
Graugussgehäuse, Spannlager mit  
Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung

X-life

### Technische Informationen

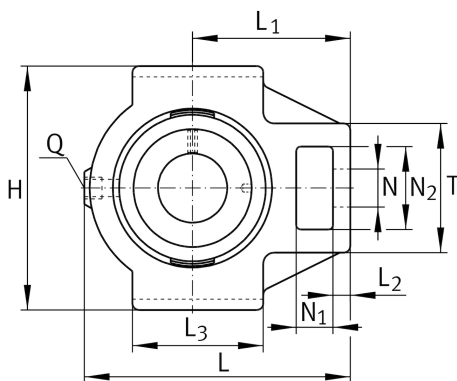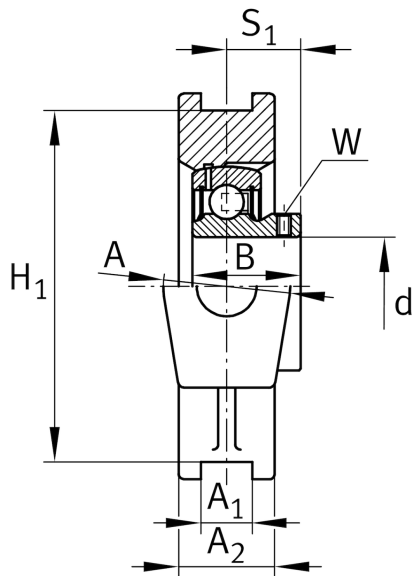

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
H	90 mm	Höhe
L	94,5 mm	Länge gesamt
	0,83 kg	Gewicht

### Abmessungen

L <sub>1</sub>	60 mm	Abstand Wellenachse
L <sub>2</sub>	9 mm	Länge Steg
L <sub>3</sub>	50 mm	Länge Führungsnut
A	37 mm	Breite Gehäuse Befestigungsseite
N <sub>1</sub>	18 mm	Breite Aussparung
N <sub>2</sub>	32 mm	Höhe Aussparung
T	51 mm	Höhe Gehäuse Befestigungsseite
Q	Rp1/8	Anschlußgewinde Schmierung
A <sub>2</sub>	25 mm	Breite Gehäuse

### Anschlußmaße

A <sub>1</sub>	12 mm	Breite Führungsnut
	H13	Breite Führungsnut Gehäusepassung
H <sub>1</sub>	76 mm	Abstand Führungsnut
	0,15 mm	Abstand Führungsnut oberes Abmaß
	-0,15 mm	Abstand Führungsnut unteres Abmaß
N	19 mm	Befestigungsbohrung

### Zusätzliche Informationen

TUE04	Gehäuse
GAY20-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung