



## ★ RTUE25-XL

### Spannlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:  
0008274950000

Spann-Gehäuseeinheiten RTUE,  
Graugussgehäuse, Spannlager mit  
Exzentringspannung, R-Dichtung

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

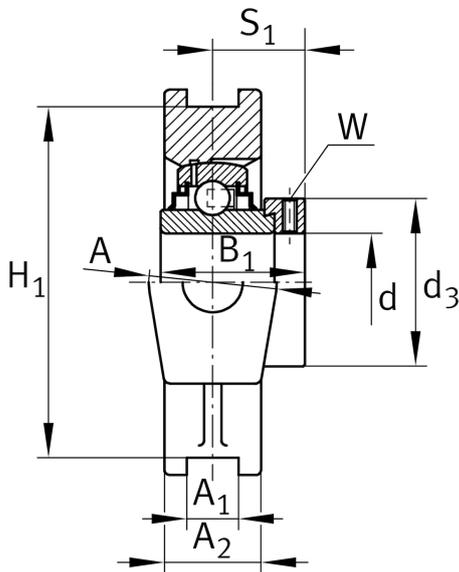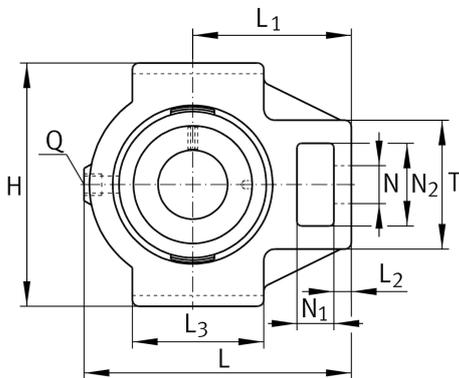

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

|   |         |                     |
|---|---------|---------------------|
| d | 25 mm   | Bohrungsdurchmesser |
| H | 90 mm   | Höhe                |
| L | 98,5 mm | Länge gesamt        |
|   | 0,9 kg  | Gewicht             |

### Abmessungen

|                |       |                                  |
|----------------|-------|----------------------------------|
| L <sub>1</sub> | 62 mm | Abstand Wellenachse              |
| L <sub>2</sub> | 10 mm | Länge Steg                       |
| L <sub>3</sub> | 50 mm | Länge Führungsnut                |
| A              | 37 mm | Breite Gehäuse Befestigungsseite |
| N <sub>1</sub> | 18 mm | Breite Aussparung                |
| N <sub>2</sub> | 32 mm | Höhe Aussparung                  |
| T              | 51 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite   |
| Q              | M6    | Anschlußgewinde Schmierung       |
| A <sub>2</sub> | 25 mm | Breite Gehäuse                   |

### Anschlußmaße

|                |          |                                   |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| A <sub>1</sub> | 12 mm    | Breite Führungsnut                |
|                | H13      | Breite Führungsnut Gehäusepassung |
| H <sub>1</sub> | 76 mm    | Abstand Führungsnut               |
|                | 0,15 mm  | Abstand Führungsnut oberes Abmaß  |
|                | -0,15 mm | Abstand Führungsnut unteres Abmaß |
| N              | 19 mm    | Befestigungsbohrung               |

### Zusätzliche Informationen

|               |                  |
|---------------|------------------|
| TUE05         | Gehäuse          |
| GE25-XL-KRR-B | Lagerbezeichnung |