

★ NA22/6-2RSR


Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0000275530000

Stützrollen NA22..-2RSR, ohne
Axialführung, beidseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

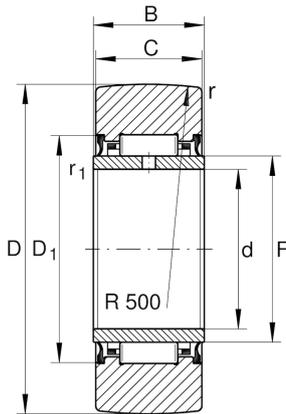

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	19 mm	Außendurchmesser
F	10 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
C	11,8 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	3.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0 r w}$	3.700 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{u r w}$	495 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{D G}$	9.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	19,6 g	Gewicht

Abmessungen

d	6 mm	Bohrungsdurchmesser
B	12 mm	Breite des Innenringes
$D_{1 \min}$	16 mm	Anschlußmaß min.
r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 \min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius