

## ★ PWKR35-2RS-XL

### Rollen-Kurvenrolle


Schaeffler Material-Nummer:  
0629202270000

Kurvenrollen PWKR...2RS, mit  
Axialführung, vollrollig, beidseitig  
Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen

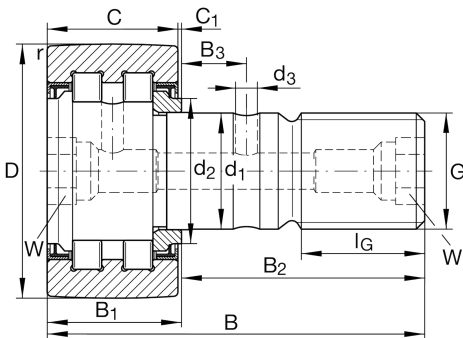

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	35 mm	Außendurchmesser
d <sub>1</sub>	16 mm	Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen
B	52 mm	Breite
C <sub>r w</sub>	12.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r w</sub>	14.900 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur w</sub>	1.790 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n <sub>D G</sub>	6.000 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
F <sub>0r per</sub>	14.900 N	Zulässige statische rad. Belastung
F <sub>r per</sub>	10.600 N	Außenring-Grenzbelastung
	0,193 kg	Gewicht

### Abmessungen

B <sub>1</sub>	19,6 mm	Breite über Anlaufscheiben max
B <sub>2</sub>	32,5 mm	Bolzen-/Zapfenlänge effektiv
B <sub>3</sub>	7,8 mm	Abstand Schmierbohrung
C	18 mm	Breite des Außenringes
C <sub>1</sub>	0,8 mm	Überstand AU zu Anlaufscheibe
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
d <sub>2</sub>	20 mm	Anschlag-Ø Anlaufscheibe
d <sub>3</sub>	3 mm	Durchmesser Schmierbohrung
G	M16X1,5	Gewinde
l <sub>G</sub>	17 mm	Gewindelänge
W	8 mm	Schlüsselweite

### Zusätzliche Informationen

	NIPA2X7,5	Einschlag-Schmiernippel
M <sub>A</sub>	58 Nm	Anziehdrehmoment (Mutter)