

★ ZL202-DRS


Zapfenlaufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0009034850000

Zapfenlaufrolle ZL2..-DRS, 1-reihig ohne
Exzenter

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

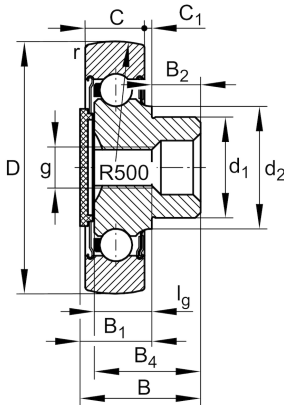

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	40 mm	Außendurchmesser
d ₁	16 mm	Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen
B	23,8 mm	Breite
C _{r w}	7.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r w}	3.450 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur w}	175 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n _{DG}	8.500 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,08 kg	Gewicht

Abmessungen

B _{1 max}	14 mm	Maximale Breite über Anlaufscheiben
B ₂	10 mm	Bolzen-/Zapfenlänge effektiv
B ₄	21,5 mm	Länge gesamt
C	11 mm	Breite des Außenringes
C ₁	2 mm	Überstand AU zu Anlaufscheibe
d ₂	20 mm	Anschlag-Ø Anlaufscheibe
r _{min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
g	M8	Gewinde (innen)
l _g	15 mm	Gewindelänge (innen)
R	500 mm	Mantelradius