

★ ZL203-DRS


Zapfenlaufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0009036120000

Zapfenlaufrolle ZL2..-DRS, 1-reihig ohne
Exzenter

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

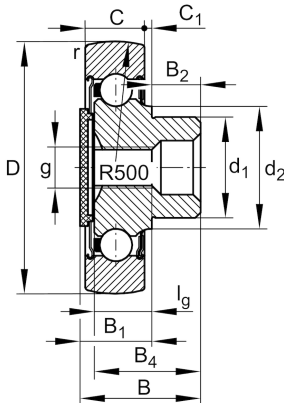

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	47 mm	Außendurchmesser
d ₁	18 mm	Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen
B	26,5 mm	Breite
C _{rw}	8.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0rw}	4.550 N	Statische Tragzahl, radial
C _{urw}	229 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n _{DG}	6.500 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,12 kg	Gewicht

Abmessungen

B _{1max}	14,5 mm	Maximale Breite über Anlaufscheiben
B ₂	12 mm	Bolzen-/Zapfenlänge effektiv
B ₄	24,5 mm	Länge gesamt
C	12 mm	Breite des Außenringes
C ₁	2 mm	Überstand AU zu Anlaufscheibe
d ₂	22,9 mm	Anschlag-Ø Anlaufscheibe
r _{min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
g	M8	Gewinde (innen)
l _g	16 mm	Gewindelänge (innen)
R	500 mm	Mantelradius