

## ★ ZL205-DRS


### Zapfenlaufrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0009037790000

Zapfenlaufrolle ZL2..-DRS, 1-reihig ohne  
Exzenter

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

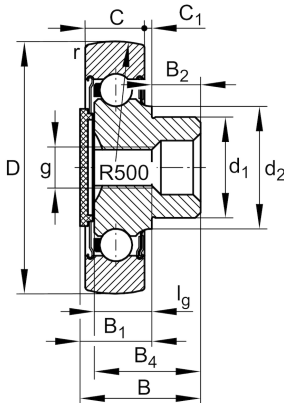

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	62 mm	Außendurchmesser
d <sub>1</sub>	25 mm	Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen
B	33,8 mm	Breite
C <sub>rw</sub>	13.300 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0rw</sub>	7.300 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>urw</sub>	370 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n <sub>DG</sub>	5.500 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,25 kg	Gewicht

### Abmessungen

B <sub>1max</sub>	18 mm	Maximale Breite über Anlaufscheiben
B <sub>2</sub>	16 mm	Bolzen-/Zapfenlänge effektiv
B <sub>4</sub>	31 mm	Länge gesamt
C	15 mm	Breite des Außenringes
C <sub>1</sub>	2 mm	Überstand AU zu Anlaufscheibe
d <sub>2</sub>	30,3 mm	Anschlag-Ø Anlaufscheibe
r <sub>min</sub>	1 mm	Minimaler Kantenabstand
g	M10	Gewinde (innen)
l <sub>g</sub>	19 mm	Gewindelänge (innen)
R	500 mm	Mantelradius