

★ ZL5201-DRS


Zapfenlaufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0009041200000

Kurvenrollen ZL52...-DRS, zweireihig,
einseitig Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

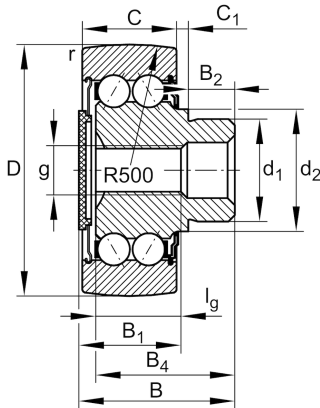

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	35 mm	Außendurchmesser
d ₁	14 mm	Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen
B	33,2 mm	Breite
C _{rw}	8.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0rw}	5.400 N	Statische Tragzahl, radial
C _{urw}	270 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n _{DG}	7.500 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,09 kg	Gewicht

Abmessungen

B _{1max}	19,5 mm	Maximale Breite über Anlaufscheiben
B ₂	14 mm	Bolzen-/Zapfenlänge effektiv
B ₄	31 mm	Länge gesamt
C	15,9 mm	Breite des Außenringes
C ₁	2,6 mm	Überstand AU zu Anlaufscheibe
d ₂	17,1 mm	Anschlag-Ø Anlaufscheibe
r _{min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
g	M8	Gewinde (innen)
l _g	14 mm	Gewindelänge (innen)
R	500 mm	Mantelradius